

KPD-PAP



- 1- Bakır iletken
Copper conductor
- 2- Renkli köpüklü PE yalıtkan
Coloured foam PE insulation
- 3- Polyester öz koruma folyesi
Polyester tape
- 4- Siyah renkli PE iç kılıf
Black PE inner sheath
- 5- Her iki tarafı polyester kaplı alüminyum bant ekran
Screen made of polyester coated aluminium tape on both sides
- 6- Siyah renkli PE kılıf
Black PE sheath

Yapı / Construction

Tavlı elektrolitik bakır iletkenli, 0,4-0,5-0,6 ve 0,9 mm iletken çaplı, köpüklü polietilen yalıtkanlı, kablo özütü dörtlü kablo demetlerinden oluşan, öz üzeri polyester folye sarılı, dolgunsuz, polietilen iç kılıflı, alüminyum bant ekranlı, polietilen dış kılıflı telefon kablolarıdır.

Annealed electrolytic copper conductor, 0,4-0,5-0,6 and 0,9 mm conductor diameter, foam-skin polyethylene insulated, quads are stranded to form sub-units which are also stranded to make the cable core, wrapped with polyester foil, without filler, with polyethylene inner sheath, aluminum tape screened, with polyethylene outer sheathed telephone cables.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Sabit koşullardaki sıcaklığı : -30 °C, +70 °C
Hareketli koşullardaki sıcaklığı : -5 °C, +50 °C

Temp. for stationary condition : -30 °C, +70 °C
Temp. for moving condition : -5 °C, +50 °C

Kullanıldığı Yerler / Applications

Telefon santrallerinin irtibat ve dağıtım şebekelerinde, abone dağıtım şebekelerinde, ayrıca sinyal ve kumanda devrelerinde kullanılırlar. Beton kanal, PVC veya çimento boru içine çekilebilir veya doğrudan toprağa gömülebilirler.

This cable is used in the connection and distribution networks of the telephone switchboards, subscribers distribution networks and signal and control circuits. They are installed either in trenches, PVC or concrete conduits or buried directly in the soil.



Minimum İşletme Sıcaklığı
Minimum Operating Temperature



Maksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating Temperature



Kurşunsuz
Lead Free



Rijit
Rigid




Bükülme Yarıçapı
Bending Radius
Min 15 xD

Kullanıldığı Yerler / Applications



Açıkta
In Free Air

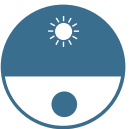

Toprak Altında
Direct Buried



Beton İçinde
In Concrete



Boru İçinde
In Conduit

Teknik Özellikler / Technical Features

KPD-PAP

Nominal İletken Çapı	Kapasite (En Çok)		20 °C'deki İletken Direnci (En Çok)	20 °C'deki Yalıtım Direnci (En Az)	Test Gerilimi (1 dk, Vdc)	Çalışma Gerilimi
Nominal Conductor Diameter	Maximum Capacitance		Max. Conductor Resistance at 20 °C	Min. Insulation Resistance at 20 °C	Test Voltage (1 min, Vdc)	Operating Voltage
mm	(nF/Km)		Ω/km	M.Ω.km	V	V
	Ort.-Avg	Bir.-Ind.				

0,4	50	56	139,4	>10000	1400	300
0,5	50	56	89,4	>10000	1400	300
0,6	45	51	62,1	>15000	2000	300
0,9	45	51	27,6	>15000	3000	300

Çift Sayısı / İletken Çapı	Kablo Dış Çapı (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Dış Kılıf Rengi	Ürün Numarası
# of Pairs / Conductor Diameter	Overall Diameter of Cable (Apprx.)	Net Weight (Apprx.)	Outer Sheath Colour	Product Number

10x2x0,4 mm	9,8	89	Siyah - Black	60006333
20x2x0,4 mm	11,9	135	Siyah - Black	60006305
30x2x0,4 mm	13,2	172	Siyah - Black	60006309
50x2x0,4 mm	15,2	242	Siyah - Black	60006315
100x2x0,4 mm	19,0	403	Siyah - Black	60006293
150x2x0,4 mm	22,3	569	Siyah - Black	60006297
200x2x0,4 mm	24,9	728	Siyah - Black	60006301
300x2x0,4 mm	29,6	1.056	Siyah - Black	60006649
400x2x0,4 mm	33,2	1.359	Siyah - Black	60006651
600x2x0,4 mm	39,7	1.986	Siyah - Black	60006653
900x2x0,4 mm	48,0	2.919	Siyah - Black	60006657
1200x2x0,4 mm	52,6	3.757	Siyah - Black	60006647

2x2x0,5 mm	7,6	53	Siyah - Black	60006323
4x2x0,5 mm	8,7	69	Siyah - Black	60006325
6x2x0,5 mm	9,2	82	Siyah - Black	60006327
10x2x0,5 mm	10,4	107	Siyah - Black	60006329
20x2x0,5 mm	12,8	169	Siyah - Black	60006306
30x2x0,5 mm	14,2	220	Siyah - Black	60006310
50x2x0,5 mm	16,6	317	Siyah - Black	60006317
100x2x0,5 mm	21,3	561	Siyah - Black	60006294
150x2x0,5 mm	24,8	791	Siyah - Black	60006298
200x2x0,5 mm	28,0	1.030	Siyah - Black	60006302
300x2x0,5 mm	33,0	1.489	Siyah - Black	60006650
400x2x0,5 mm	37,4	1.938	Siyah - Black	60006652
600x2x0,5 mm	44,9	2.853	Siyah - Black	60006656
900x2x0,5 mm	53,6	4.153	Siyah - Black	60006658
1200x2x0,5 mm	59,5	5.441	Siyah - Black	60006648

10x2x0,6 mm	11,2	131	Siyah - Black	60006335
20x2x0,6 mm	14,1	213	Siyah - Black	60006307
30x2x0,6 mm	15,8	282	Siyah - Black	60006312
50x2x0,6 mm	18,5	417	Siyah - Black	60006319
100x2x0,6 mm	24,0	751	Siyah - Black	60006295
150x2x0,6 mm	28,6	1.091	Siyah - Black	60006299
200x2x0,6 mm	32,1	1.408	Siyah - Black	60006303

10x2x0,9 mm	14,1	226	Siyah - Black	60006331
20x2x0,9 mm	18,1	384	Siyah - Black	60006308
30x2x0,9 mm	20,6	530	Siyah - Black	60006314
50x2x0,9 mm	25,3	834	Siyah - Black	60006321
100x2x0,9 mm	33,5	1.556	Siyah - Black	60006296
150x2x0,9 mm	40,0	2.268	Siyah - Black	60006300
200x2x0,9 mm	45,5	2.979	Siyah - Black	60006304